


品番 : EA639YD-2

品名 : 255kg トグルクランプ

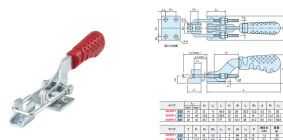

販売価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
カタログ価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/03 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0664ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-PAH331
全高	47mm	全長	最大168.5mm
取付金具サイズ	45.0×35.1mm	最大締付能力	255kg
質量	220g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル Uボルト:SUM41(亜鉛メッキ)
引き型トグルクランプ			
横ラッチ型			
環長さ調整可能			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.