


品番 : EA639YD-3

品名 : 900kg トグルクランプ

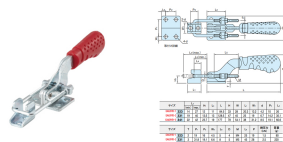

販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0664ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-PAH341
全高	78mm	全長	最大219mm
取付金具サイズ	54.1×60.6mm	最大締付能力	900kg
質量	690g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル Uボルト:SUM41(亜鉛メッキ)
引き型トグルクランプ			
横ラッチ型			
環長さ調整可能			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.