


品番：EA640GA-2

品名：38x180mm 絶縁電工ナイフ(被覆切)

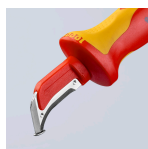

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,290円(税抜) / 9,119円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,290円(税抜) / 9,119円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/03 05:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0213ページ | | |



厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具、手に馴染む人間工学に基づいたハンドル構造

仕様

| | | | |
|------|-----------------|-----|----------------------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番 | 98 55 |
| 全長 | 180mm | 刃長 | 38mm |
| 刃の半径 | 23.5mm | 重量 | 77g |
| ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 刃材質 | サージカルステンレス(空気焼き入れ処理) |

ブレードの先端にガイドシューが付き、絶縁材を傷めません。

固定タイプの鎌形フックブレード

人間工学に基づいた安全ハンドル

1000V絶縁

保護キャップ付

ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

