



品番：EA640ZR-11

品名：φ30x1200mm ゴムシールド管(7000V/KD型)

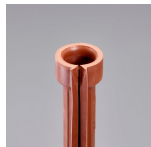

販売価格	17,200円(税抜) / 18,920円(税込)		
カタログ価格	17,200円(税抜) / 18,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0226ページ		

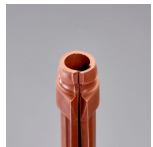

品番	EA640ZR-11
品名	φ30x1200mm ゴムシールド管(7000V/KD型)
メーカー	渡部工業
型番	340
用途	高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に
サイズ	φ30×1200mm
試験電圧	20000V/分
材質	天然ゴム
構造	KD型補強リブ付
重量	1.5kg
定期自主検査	対象品

仕様

メーカー	渡部工業	型番	340
用途	高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に	使用電圧	7000V以下
サイズ	φ30×1200mm	重量	1.5kg
試験電圧	20000V/分	定期自主検査	対象品
材質	天然ゴム	構造	KD型補強リブ付

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)

両端接続型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.