


品番：**EA642HB-8**

品名：38mm/200mm モーターレンチ(ノスパ°-キング)

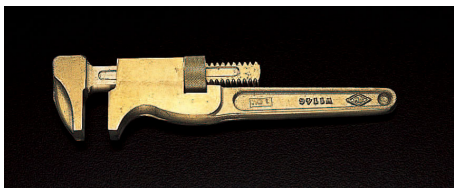

販売価格	36,400円 (税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/03 04:16現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0174ページ		



品質保証	
米職業安全衛生管理局(OSHA) / 全国防火協会(NFPA)も推奨アンペコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。	
●OSHA推奨製品	
●NFPA推奨製品	
品名	38mm/200mm モーターレンチ(ノスパ°-キング)
規格	ANSI S112.1
材質	アルミニウム青銅
重量	635g
全長	200mm
最大口幅	38mm
特徴	ノスパ°-キング
用途	電気工事
備考	

防爆・非磁性で耐食性にも優れています


仕様

全長	200mm	最大口幅	38mm
重量	635g	材質	アルミニウム青銅

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンペコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

ノンマグネティック、防爆、防錆

代替品

	品番 EA642HC-12 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.