 



品番：**EA643BB-30**

品名：30mm 片口スパナ(ノスパ°-キング)



販売価格	10,900円 (税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		

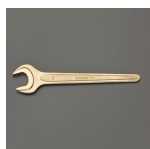

寸法表	
単位:mm	
●寸法公差(ISO 2768-Ms)	
●寸法公差(ISO 2768-Ms)	
全長	260
開口幅	30
開口厚	12
開口角	15°
柄長	220
柄径	12
柄端径	12
柄端角	15°
重量	290
引張強度	75-85
硬度	HRC20-30

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	30mm	全長	260mm
材質	アルミニウム青銅	重量	290g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN894		

15°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

高硬度と強力なトルクを実現しました。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.