


品番：EA643BG-19

品名：19mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノスハ°キック)

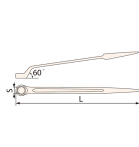

販売価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
カタログ価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



標準仕様		特注仕様	
項目	標準仕様	項目	標準仕様
材質	アルミニウム青銅	表面処理	標準
サイズ	19mm	長さ	標準
硬度	HRC20-30	重量	標準
規格	DIN837	引張強度	標準
形状	片口	ノスハ	標準
角度	60°	シノ付	標準
用途	石油・化学・鉱山・発電所・ガス製造・プラスチック製造など	可燃性・爆発性	あり
特徴	先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。		
	人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。		
	高強度と強力なトルクを実現しています。		
	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。		
	BAM ATEX認証		

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	19mm	全長	330mm
材質	アルミニウム青銅	重量	225g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN837		

12ポイント

60°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.