


品番：EA643BG-22

品名：22mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノスハ°キック)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		

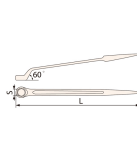

標準仕様		特注仕様	
項目	標準仕様	項目	標準仕様
材質	アルミニウム青銅	表面処理	標準
サイズ	22mm	長さ	標準
硬度	HRC20-30	重量	標準
規格	DIN837	引張強度	標準
12ポイント	標準	60°タイプ	標準
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能	標準	ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。	標準
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。	標準	人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。	標準
高強度と強力なトルクを実現しています。	標準	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。	標準
BAM ATEX認証	標準		

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	22mm	全長	350mm
材質	アルミニウム青銅	重量	290g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN837		

12ポイント

60°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.