


品番：EA643BG-27

品名：27mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノスハ°キック)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,400円(税抜) / 18,040円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,400円(税抜) / 18,040円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 08:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ | | |

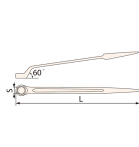

| 標準仕様 | | 特注仕様 | |
|------|--------------------------|------|--------------------------|
| 項目 | 標準仕様 | 項目 | 標準仕様 |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 硬度 | HRC20-30 | 硬度 | HRC20-30 |
| 規格 | DIN837 | 規格 | DIN837 |
| サイズ | 27mm | サイズ | 27mm |
| 全長 | 400mm | 全長 | 400mm |
| 重量 | 450g | 重量 | 450g |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|-----|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 27mm | 全長 | 400mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 450g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 規格 | DIN837 | | |

12ポイント

60°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.