


品番：EA643BG-41

品名：41mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノスハ°キック)



販売価格	31,700円(税抜) / 34,870円(税込)		
カタログ価格	31,700円(税抜) / 34,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		

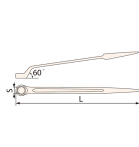

標準仕様		選定仕様	
材質	アルミニウム青銅	アルミニウム青銅	アルミニウム青銅
サイズ	41mm	41mm	41mm
全長	490mm	490mm	490mm
重量	990g	990g	990g
硬度	HRC20-30	HRC20-30	HRC20-30
規格	DIN837	DIN837	DIN837
引張強度	75-85kgf/mm ²	75-85kgf/mm ²	75-85kgf/mm ²
特徴	シノ付・ノスハ°キック	シノ付・ノスハ°キック	シノ付・ノスハ°キック
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
備考	人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。	人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。	人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	41mm	全長	490mm
材質	アルミニウム青銅	重量	990g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN837		

12ポイント

60°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.