


品番：EA643BG-46

品名：46mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノスハ°キック)



販売価格	35,100円(税抜) / 38,610円(税込)		
カタログ価格	35,100円(税抜) / 38,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 14:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		

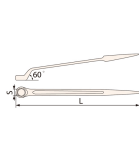

品質基準	
規格・標準	
●JIS規格	
●ISO規格	
●ASTM規格	
●DIN規格	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	1420g
引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN837
サイズ	46mm
全長	520mm
シノ付	○
ノスハ°キック	○
防錆処理	○
防爆	○
非磁性	○
耐摩耗性	○
耐食性	○

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	46mm	全長	520mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1420g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN837		

12ポイント

60°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.