


品番：EA643FC-11

品名：1/2"DRx11mm ソケット(ノスパ-キング)

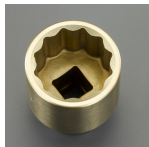

販売価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
カタログ価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



寸法表	
単位: mm	
品名	ノスパ-キング
品番	EA643FC-11
規格	DIN3120
材質	アルミニウム青銅
外径	24
全長	40
対辺	11
差込角	1/2"
重量	72
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺	11mm	外径	24mm
全長	40mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	72g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

面接触のためナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

