


品番：EA643FC-17

品名：1/2"DRx17mm ソケット(ノスパ-キング)

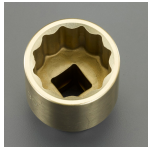

販売価格	5,990円(税抜) / 6,589円(税込)		
カタログ価格	5,990円(税抜) / 6,589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/25 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



寸法表	
単位: mm	
品名	ノスパ-キング
品番	EA643FC-17
材質	アルミニウム青銅
規格	DIN3120
外径	25
全長	40
対辺	17
差込角	1/2"
重量	85g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺	17mm	外径	25mm
全長	40mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	85g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

面接触のためナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

