


品番 : EA643FD-28

品名 : 3/4"DRx28mm ソケット(ノスパ°キング)

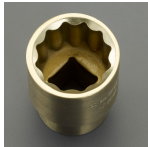

販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



寸法表	
単位:mm	
●寸法公差はJIS B 1301に準拠する。	
●寸法公差はJIS B 1301に準拠する。	
外径	40
全長	55
対辺	28
差込角	19.05
重量	310
引張強度	75-85
硬度	HRC20-30
規格	DIN3120

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺	28mm	外径	40mm
全長	55mm	差込角	3/4" (19.05mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	310g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

