


品番：EA643FD-30

品名：3/4"DRx30mm ソケット(ノスパ-キング)

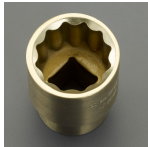

販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
外径	43
全長	60
対辺	30
差込角	19.05 (3/4")
重量	370
材質	AL10+30
硬度	HRC20-30
規格	DIN3120

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

対辺	30mm	外径	43mm
全長	60mm	差込角	3/4" (19.05mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	370g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

