


品番：EA643FH-34

品名：1/2"DRx390mm スピーダーハンドル

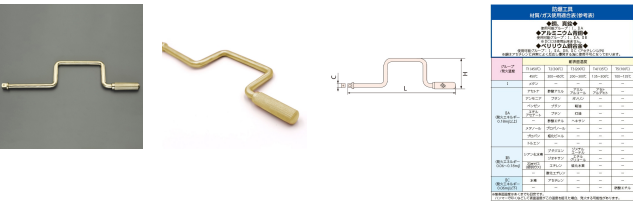

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,500円(税抜)／14,850円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 13,500円(税抜)／14,850円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/03/06 16:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0183ページ                      |      |   |



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

|                                                          |          |      |                          |
|----------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------|
| 全長                                                       | 390mm    | 差込角  | 1/2”(12.7mm)             |
| 材質                                                       | アルミニウム青銅 | 重量   | 700g                     |
| 硬度                                                       | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 規格                                                       | DIN3122  |      |                          |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |          |      |                          |
| アーチ型ハンドルにより、滑りにくく、素早く連続して回転させることができます。                   |          |      |                          |
| 高硬度と強力なトルクを実現                                            |          |      |                          |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。                                  |          |      |                          |
| BAM ATEX認証                                               |          |      |                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.