


品番：EA650A-8

品名：650mm 刈込鋏

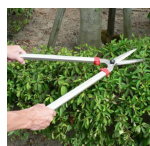

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,970円(税抜) / 7,667円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,970円(税抜) / 7,667円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/27 13:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2495ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                 |                  |        |       |
|---------------------------------|------------------|--------|-------|
| メーカー                            | アルスコポーレーション(ARS) | 型番     | K-900 |
| 全長                              | 650mm            | 刃長     | 150mm |
| 刃材質                             | 高炭素刃物鋼           | ハンドル材質 | アルミ   |
| 重量                              | 655g             |        |       |
| マルクエンチ焼入                        |                  |        |       |
| スチール特殊表面処理                      |                  |        |       |
| 刃先上向き角度タイプ                      |                  |        |       |
| 刃カバー付き                          |                  |        |       |
| 垣根の整枝に好適です。                     |                  |        |       |
| ダイヤルナットの調節により、好みの切れ味を保つことができます。 |                  |        |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.