


品番：EA683WB

品名：1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)

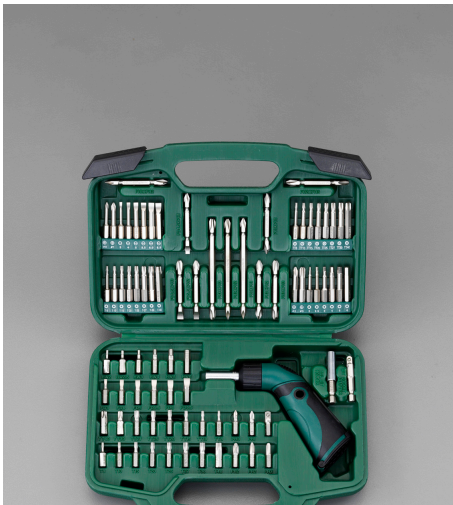

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,770円(税抜)／9,647円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 8,770円(税抜)／9,647円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/03/30 04:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0533ページ                       |      |   |



仕様

|                        |                                      |                        |                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                   | SATA                                 | 型番                     | 09326                                                                                                                 |
| 差込角                    | 1/4"<br><セット内容>80個組                  | 25mm+ビット               | #0・#1・#2・#3(#2のみ2本)                                                                                                   |
| 25mmービット               | 3・4・5・5.5・6・6.5mm                    | 25mmヘックスビット            | 2・2.5・3・4・5・6mm                                                                                                       |
| 25mmトルクスビット            | T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40       | 25mmトルクスビット(イ<br>ジリ止付) | T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T4                                                                                         |
| 50mm+ビット               | #0・#1・#2・#3                          | 50mmービット               | 3・4・5・5.5・6・6.5mm                                                                                                     |
| 50mmヘックスビット            | 2・2.5・3・4・5・6mm                      | 50mmトルクスビット            | T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T4                                                                                         |
| 50mmトルクスビット(イ<br>ジリ止付) | T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40       | 65mm両頭ビット              | プラス-プラス(同サイズ): #1-<br>#1・#2・#2・#3-#3、<br>プラス-マイナス: #1-4.5mm・#2-5.5<br>mm・#3-6.5mm、<br>プラス-プラス(サイズ違い): #1-<br>#2・#2・#3 |
| 110mm両頭ビット             | プラス-プラス(同サイズ): #1-<br>#1・#2・#2・#3-#3 | ビットソケットアダプター           | 25mm、50mm                                                                                                             |
| マグネットビットホルダー           | 60mm                                 |                        |                                                                                                                       |
| ラチェットビットハンドル           |                                      |                        |                                                                                                                       |

---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.