


品番：EA687DA

品名：1/4"・1/2"DR ソケットレンチ・スパナセット

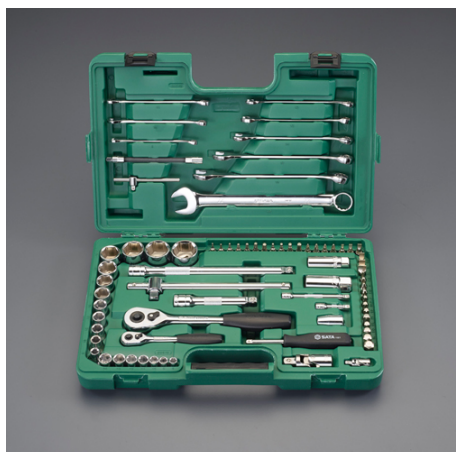

販売価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/04/09 20:48現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0412ページ		



1/4" = 6.35mm	3/8" = 9.53mm
1/2" = 12.7mm	9/16" = 14.93mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	SATA	型番	09519
<セット内容>	76点	差込角	1/4"・1/2"
ソケット(六角)	8・9・10・11・12・13・14mm(1/4") 8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・ 30・32mm(1/2")	(+)ビットソケット	#1・#2(1/4")
(-)ビットソケット	4・5.5・6.5mm(1/4")	ポジドライブビットソケット	#1・#2(1/4")
トルクスビットソケット	T8・T10・T15・T20・T25・T30・T40 (1/4")	ヘックスビットソケット	3・4・5・6mm(1/4")
スパークプラグソケット	16・21mm(1/2")	ビットアダプター	5/16"(Hex)×1/2"(sq)
ビット(六角シャンク5/16 全長30mm)	(+): #3・#4, (-): 8・10・12mm, ポジドライブ: #3・#4, トルクス: T40・T45・T50・T55, ヘックス: 8・10・12・14mm	ラチェットハンドル	149mm(1/4") 250mm(1/2")
ドライバーハンドル(1)	150mm	T型スライドハンドル	100mm(1/4")

/4")			250mm(1/2")
エクステンションバー	51・102mm(1/4") 127・254mm(1/2")	フレキシブルエクステンションバー	150mm(1/4")
ユニバーサルジョイント(1/4"・1/2")			
片目片ロスパナ(12ポイント)	8・10・11・12・13・14・17・19・22mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.