


品番：EA688MD-0

品名：1- 5N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

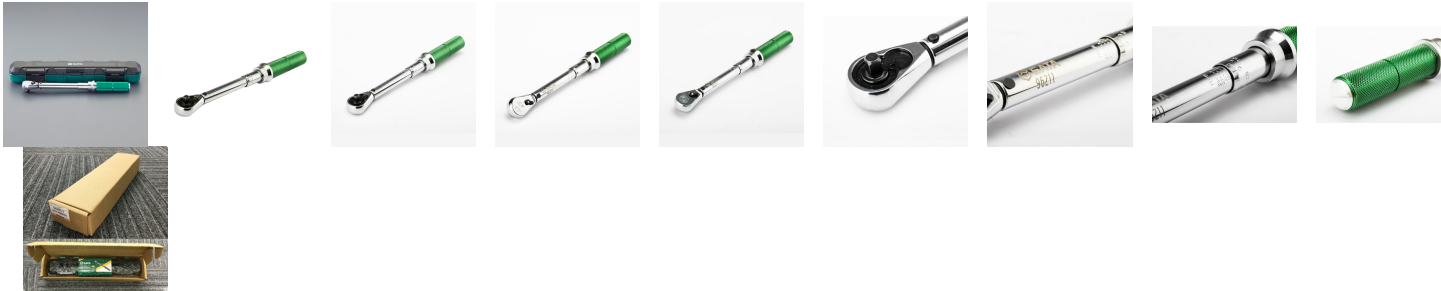

販売価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/17 14:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96211
差込角	1/4"	トルク範囲(N・m)	1～5
最小目盛(N・m)	0.1	全長(mm)	224
重量(g)	590	精度	±3%

設定したトルク値に達すると、トルクレンチがピープ音で知らせます。
プルダウントルクロック構造により、トルク値の調整が容易に行えます。
アルミ合金ローレットハンドルで耐久性に優れています。
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです。

代替品

--	--



品番 EA723JG-51

コメント メ-カ-違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.