


品番：EA688MD-13

品名：60-340N・m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

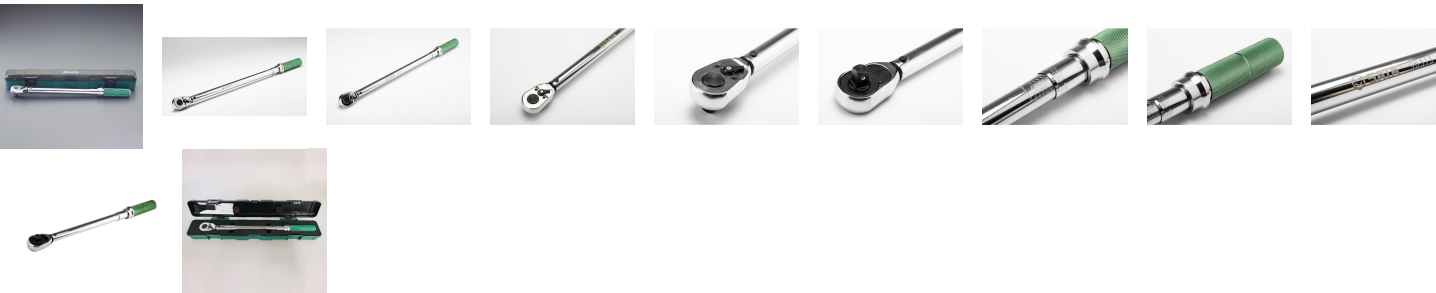

販売価格	19,200円(税抜)／ 21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜)／21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/17 20:41現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96313
差込角	1/2"	トルク範囲(N・m)	68～340
最小目盛(N・m)	2	全長(mm)	616
重量(g)	2120	精度	±3%
ラチェット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです			
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造			
アルミ合金ローレットハンドルで耐久性に優れています。			

代替品

	品番 EA723TA-6 コメント
--	-------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.