


品番 : EA688MD-2

品名 : 10-50N·m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチエット式)

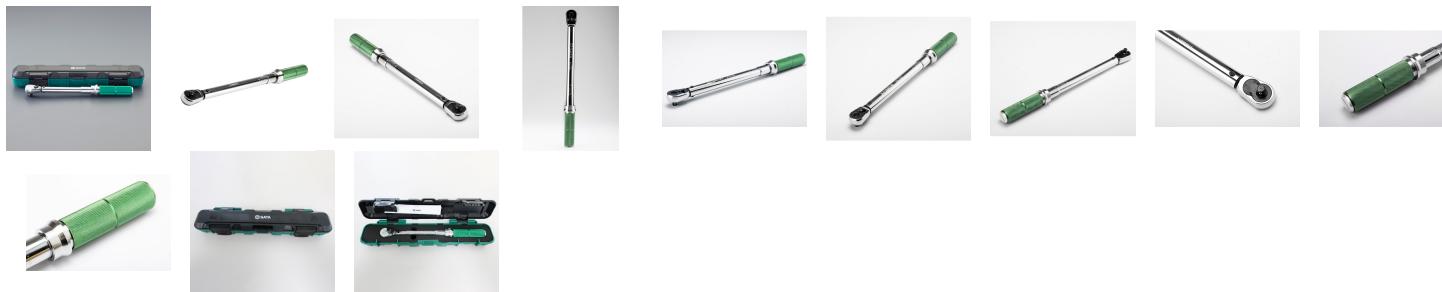

販売価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 22:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

#### 仕様

メーカー	SATA	型番	96310
差込角	3/8"	トルク範囲(N·m)	10~50
最小目盛(N·m)	0.5	全長(mm)	426
重量(g)	1400	精度	±3%

ラチエット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです

片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

アルミ合金ローレットハンドルで耐久性に優れています。

#### 代替品

	品番 EA723TA-2 コメント
--	-------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.