


# 品番 : EA701AB-2

## 品名 : 液体用センサー(EA701AA・AB用)

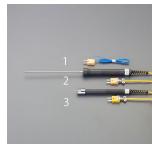

販売価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
カタログ価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/04 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ		



### 仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	AD-1215
測定範囲	-50~700°C	センサーサイズ	金属シース部: φ3.2×160mm
ケーブル長	56cm(収縮時、PVC)	構造	絶縁型、シース型
温度センサー	Kタイプ熱電対	ハンドル部	φ16.5×125mm(プラスチック、耐熱温度100°C)
シース材質	SUS316	階級	0.75級
許容差	±2.5°Cまたは測定温度の±0.75%のいずれか値の大きい方(0~700°C) ±2.5°Cまたは測定温度の±1.5%のいずれか値の大きい方(~0°C)		

EA701AA-10、AB-10、BC-16、-17、

旧EA701AA-2用

シース型(金属保護管)

シース型なので、液体やゲル状の内部温度測定に適しています。

JIS C1602準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

