
 


品番：EA701BA-62

品名：表面用温度センサー

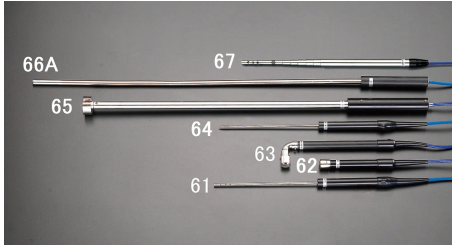

販売価格	20,600円(税抜) / 22,660円(税込)		
カタログ価格	20,600円(税抜) / 22,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 02:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ0797ページ0801ページ		



### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-500
名称	表面温度用センサー	温度範囲	-40~500℃
センサーサイズ	φ15×16mm	許容差	±2.5℃: -40 ~ +333℃、±0.0075・ t : +333 ~ +500℃
サイズ	15(W)×106(D)×15(H)mm	コード長	1m
重量	約50g	材質	SUS304
防水性能	なし	対応製品	・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA) ・デジタル温湿度計(EA742EA-1) ・データロガー照度計(EA742JE) ・データロガー紫外線強度計(EA742JD) ・データロガー風速計(EA742JC) ・多機能環境測定器(EA743SK) ほか
注意	・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。		

・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。

表面温度測定用

K熱電対

このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。

#### 代替品



品番 EA701BA-63

コメント 90°角度付です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.