


品番：EA701BA-64

品名：液体用温度センサー

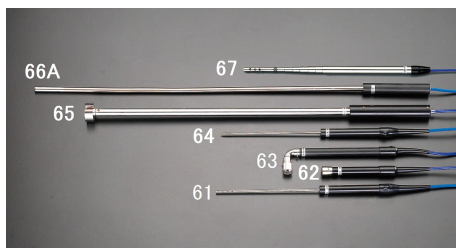

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 06:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0794ページ0797ページ0801ページ        |      |   |



#### 仕様

|         |  |      |  |
|---------|--|------|--|
| メーカー    | カスタム(CUSTOM)   | 型番   | LK-800   |
| 名称      | 液体用温度センサー  | 温度範囲 | -40~800℃   |
| センサーサイズ | φ3.2×150mm   | 許容差  | ±2.5℃: -40 ~ +333℃、±0.0075・ t : +333 ~ +800℃   |
| サイズ     | 12(W)×250(D)×12(H)mm   | コード長 | 約1m  |
| 重量      | 約50g   | 材質   | SUS316   |
| 防水性能    | なし   | 対応製品 | ・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA)<br>・デジタル温湿度計(EA742EA-1)<br>・データロガー照度計(EA742JE)<br>・データロガー紫外線強度計(EA742JD)<br>・データロガー風速計(EA742JC)<br>・多機能環境測定器(EA743SK) ほか |
| 注意      | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。<br>・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 |      |  |

・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。

液体温度測定用

K熱電対

このK(CAタイプ)センサーは、(+ )極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.