



品番：EA701BA-67

品名：空調用伸縮式温度センサー

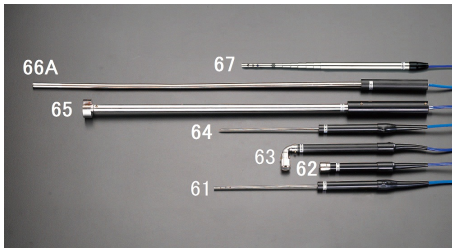

販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ0797ページ0801ページ		

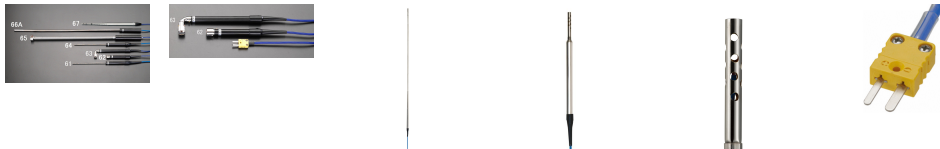

#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-200AR
名称	空調用伸縮温度センサー	測定温度	-40~200℃
センサーサイズ	φ7~1.3×220~900mm	許容差	±2.5℃
サイズ	約13(W)×220(D)×13(H)mm	コード長	約1m
重量	約110g	材質	C2680
防水性能	なし	対応製品	・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA) ・デジタル温湿度計(EA742EA-1) ・データロガー照度計(EA742JE) ・データロガー紫外線強度計(EA742JD) ・データロガー風速計(EA742JC) ・多機能環境測定器(EA743SK) ほか
注意	・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合が		

あります。  
・余裕を持った温度範囲でセンサーを  
ご使用ください。

EA742EA-1、EA701BA-2A、EA701BA-3A用

K熱電対

このK(CAタイプ)センサーは、(+ )極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.