
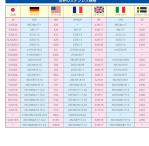
 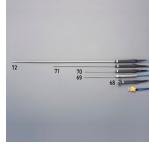


品番 : EA701BA-71

品名 : 液体用温度センサー

販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0794ページ 0797ページ 0799ページ		



## 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-800W
用途	液体	測定範囲	-40~800°C
センサーサイズ(mm)	φ 3.2×300	名称	液体用温度センサー
サイズ	12(W)×400(D)×12(H)mm	コード長	1m
重量(g)	50	材質	ステンレス鋼(SUS316)
防水性能	なし	適合品番	<ul style="list-style-type: none"><li>データロガー4チャンネル温度計: EA742JA(CT-05SD)</li><li>デジタル温度計:旧 EA701BA-6(KT-01U)</li><li>デジタル温度計:旧 EA701BA-7(KT-02U)</li><li>デジタル温度計:旧 EA701BA-2A(CT-1310D)</li><li>デジタル温度計:CT-1320D</li><li>放射温度計+K熱電対:EA701XC-12A(IR-309)</li><li>放射温度計+K熱電対:IR-302</li><li>デジタル温湿度計:EA742EA-1(CTH-1100)</li><li>データロガー照度計:EA742JE(LX-2000SD)</li><li>データロガー紫外線強度計:EA742JD(UV-37SD)</li><li>データロガーフ風速計:EA742JC(WS-)</li></ul>

		03SD) ・データロガー多機能環境測定器:旧EA742JB(AHLT-102SD) ・多機能環境測定器:旧EA743SK(AHLT-100) ほか
注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。</li> <li>・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。</li> <li>・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。</li> </ul>	
K熱電対	<p>このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、<math>\pm 2.5^\circ\text{C}</math>: <math>-40 \sim +333^\circ\text{C}</math>、<math>\pm 0.0075 \cdot  t </math>: <math>+333 \sim +800^\circ\text{C}</math>です。</p>	

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.