
 
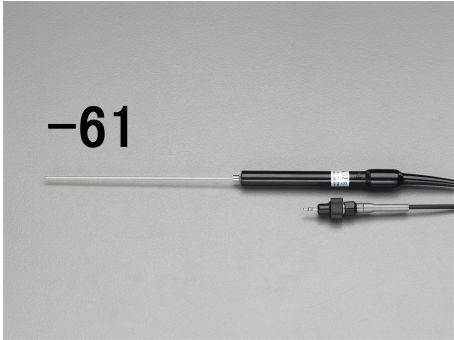
 


品番：EA701BB-62

品名：液体用標準センサー(EA701BB-11-13用)

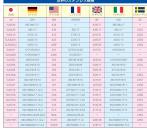

販売価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/19 09:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0806ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	TS-02WP
用途	液体用	測定範囲	−40〜250℃
センサーサイズ	φ3×150mm	仕様	標準
センサータイプ	サーミスタ	精度	・±0.8℃(−40〜100℃) ・±1.4℃(101.1〜150.0℃) ・±2.3℃(150.1〜199.9℃) ・±2.5℃(200〜220℃) ・±3.0℃(221〜240℃) ・±4.0℃(241〜250℃)
サイズ	20(W)×320(D)×20(H)mm	コード長	約1m
先端材質	SUS304	防水	IPX7準拠
重量	約53g	注意	・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 ・本体およびセンサーの防水性能は、本体のセンターコネクタ部にセンサー

		のコネクターキャブをしっかりと取り付けた場合のみ発揮されます。ご使用前には必ずセンサーのコネクタキャブがしっかりと本体のコネクター部に取り付けられているかご確認ください。
EA701BB-11、 旧EA701BB-12、-13用液体用センサー		
本体に付属のセンサーと同じφ3mmの製品です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.