


品番：EA701BC-11

品名：-55/ +220° C 放射温度計

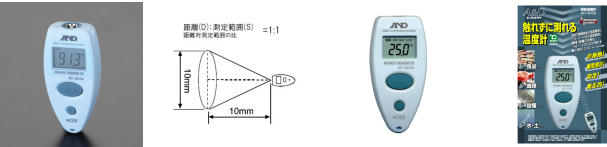

販売価格	4,000円(税抜)／ 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜)／ 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/03 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0835ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5613A
測定範囲	−55〜220℃	距離係数	1：1
表示分解能	0.1℃(−9.9〜199.9℃)それ以外は1℃	測定精度	±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(−33〜220℃)、±4℃(他の測定範囲)
応答速度	約1秒	放射率	0.05〜1.00(設定可)
電源	リチウム電池(CR2032)×1個(付属)	サイズ	39(W)×19(D)×77(H)mm
重量	32g	電池寿命	30時間以上(連続使用時)
オートパワーオフ	約15秒	使用温湿度範囲	0〜50℃、80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲	−20〜65℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)	再現性	0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)
応答波長	5μm〜14μm		
コンパクトなので手軽に温度チェックができます			
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.