


品番：EA701BC-32

品名：-60/ +550° C 放射温度計(防塵・防水型)

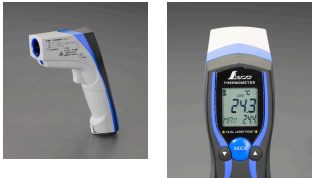

販売価格	10,900円(税抜)／ 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2025/10/08 12:21現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0820ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73036
測定範囲	-60～550℃	距離係数	12:1
測定間隔	1秒	測定波長	8～14μm
最小表示	-9.9～199.9℃まで0.1℃ それ以外:1℃	使用温度	0～50℃
精度	±2%または±2℃ (数値の大きい方) (0～550℃)、± {-2℃+(表示温度×0.05)}℃ (-60 ～0℃)	放射率	0.1～1(設定可)
レーザー波長	635～660nm	出力	1mW以内(JISクラス2)
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	連続使用14時間(レーザーポイント及 びバックライトを使用しない場合 連続 使用140時間)
サイズ	43(W)×117(D)×144(H)mm	重量	180g
材質	本体:ABS樹脂/エラストマー樹脂	防塵・防水	IP54
機能	・データホールド ・アラーム設定(温度設定範囲) ・オートパワーオフ(約60秒) ・バックライト	用途	様々な温度測定に。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

※体温の測定にはご使用いただけません。

測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付です。

非接触で測定できる放射温度計です。

測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。

HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。

温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.