


品番 : EA701BG-12

品名 : -40/ +400° C 表面センサー(マグネット付)

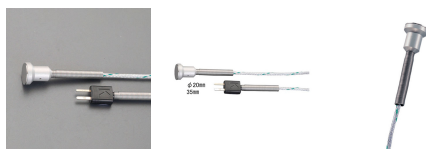

販売価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/18 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06024892
仕様	高温の金属表面計測用	測定範囲	-40~+400°C(K熱電対)
精度	±2.5°C	センサー部	φ21×75mm
重量	72g	吸着力	10n
インターフェイス	プラグ熱電対		
1.47m固定ケーブル付			
マグネット付 金属表面温度プローブ。			
センサー精度: クラス2(K熱電対)			
EA742DS, EA742DT, EA742GB-81, -82, EA701AP-4, EA701X-21, EA743AK-1, -2, -100A 旧EA701AJ・AK用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.