



品番 : EA701BG-5

品名 : -40/ +400° C 表面用センサー

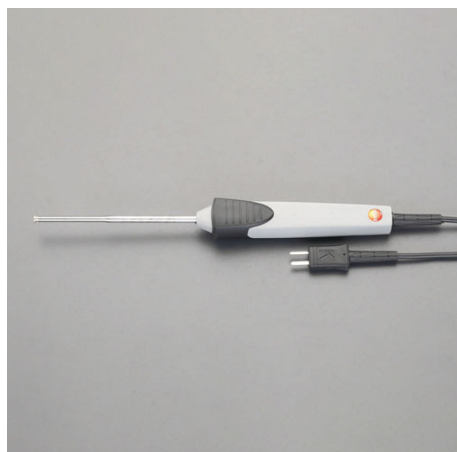

販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/18 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		

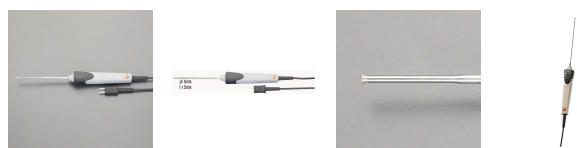

#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06021993
測定範囲	-40~+400°C(K熱電対)	精度	±2.5°C ※液体浸漬時
センサー部サイズ	φ5×115mm(グリップ除く)、先端: φ6mm	応答速度	30秒
重量	114g	インターフェイス	プラグ熱電対
防水	K熱電対 防水型ワイドヘッド表面温度 プローブ		

センサー精度: クラス2(K熱電対)

1.2m固定ケーブル付

シャフトが頑丈で、先端がφ6mmのフラットヘッドになった表面温度プローブです。

液体中の測定に最適です。

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、  
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A  
旧EA701AJ・AK用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

