
 


品番：EA701XC-1A

品名：-55° /+330° C 放射温度計(軽量型)

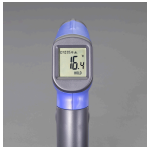

販売価格	6,600円(税抜)／7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜)／7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫：5（2024/05/05 14:42現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0834ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	IR-210
測定範囲	-50～330℃	距離係数	12:1
分解能	0.1℃	測定精度	・±4℃ (-50～0℃) ・±2%rdgまたは±2℃の大きい方 (0～+330℃)
センサータイプ	赤外線センサー	サンプリング時間	約1回/秒
放射率	0.95固定	測定波長	8～14μm
レーザークラス	クラス2(JIS C6802 (2014))	使用温湿度	0～+50℃、10～95%RH (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)	サイズ	36(W)×88.5(D)×134(H)mm
重量	約145g(電池含む)	電源	9V形乾電池×1個(アルカリ電池使用時)
電池寿命	約12時間(アルカリ電池使用時)	機能	・レーザーマーカ機能 ・オートパワーオフ機能(約10秒) ・PSC対応 ・バックライト ・ホールド
付属品	・取扱説明書(保証書付)	校正	可

用途	IC基板などの機器、食品、空調器具の 温度測定に。	
レーザーマーカー付(1ポイント)		
測定レバーを引くだけの簡単操作。		
最高330℃まで測定可能。温度表示0.1℃単位。		
測定レバーを引くだけの簡単操作。小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易です。		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.