


品番：EA701XC-8

品名：-30° /+275° C 放射温度計(ポケット型)

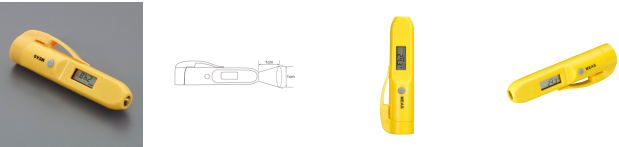

販売価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/21 19:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	IR-10
測定範囲	−30〜275℃	距離係数	1:1
分解能	0.1℃	測定精度	±1℃(0〜65℃) ±1.5℃(65〜275℃) ±2℃(−30〜10℃)
放射率	0.95固定	機能	オートパワーオフ、ホールド
電源	LR44電池×2個(付属)	サイズ	24(W)×18(D)×84(H)mm
重量	20g	センサータイプ	赤外線センサー
サンプリング	約4回/秒	電池寿命	約12時間(アルカリ電池使用時)
材質	樹脂	校正	可
使用温湿度	0〜60℃、10〜95%RH(但し、結露のないこと)	保存温湿度	−20〜60℃(但し、結露のないこと。電池取り外しにて)

長さ8センチの超小型タイプの放射温度計です。

測定値を固定表示するHOLD機能付き。

オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から15秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。)

※工業用温度計のため体温は測れません。
お客様におかれましては、薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

小型で軽量設計、携帯に便利。

代替品



品番 EA701BC-18

コメント 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.