


品番：EA703F-1

品名：デジタル真空計

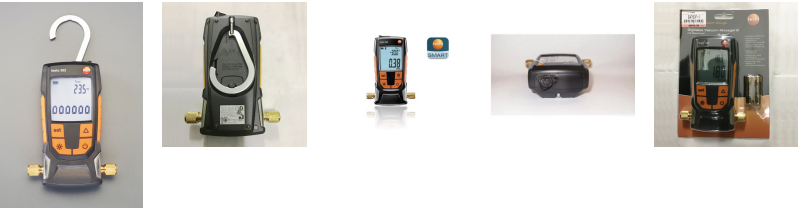

販売価格	44,000円(税抜)／ 48,400円(税込)		
カタログ価格	44,000円(税抜)／48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/04/01 15:48現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0019ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05605522 (testo552BT)
測定範囲	0～20,000ミクロン	サイズ	165(W)×55(D)×250(H)mm ※250(H)はフックを入れた高さです。 本体の高さは約160mmになります。
電源	単3電池×2本(付属)	電池寿命	50時間(バックライトなし)
接続径	UNF7/16(1/4¥"フレア)	精度	±(10ミクロン+測定値の10%) 100～1,000ミクロン
分解能	1ミクロン(0～1,000)、10ミクロン (1,000～2,000)、100ミクロン(2,000 ～5,000)、500ミクロン(5,000～10, 000)5,000ミクロン(10,000～20, 000)	機能	バックライト、アラーム設定、オートパ ワーオフ
過負荷	絶対圧:6Bar/87psi(相対圧:5Bar /72psi)	測定間隔	2回/1秒
計測方式	ピラニーセンサー式	動作温度	-10～+50℃
ポートサイズ	UNF7/16¥"×2(1/4フレアメス)	Bluetooth機能	接続可能(スマートアプリ)
スマートフォン対応のデジタル真空計			
メンテナンス不要の長寿命センサ			
水の蒸発温度と周囲温度、その温度差を演算			

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

フックは裏面に収納できます。

冷凍空調システムやヒートポンプ設置時の真空引きに。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.