


品番：EA707A-8A

品名：デジタルテスター(ソーラーバッテリー式)

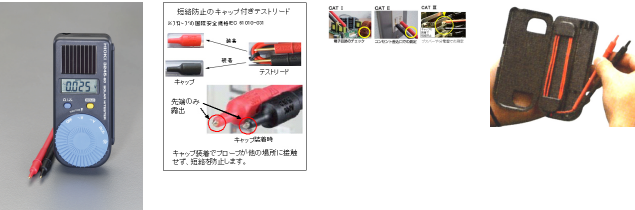

販売価格	6,800円(税抜)／7,480円(税込)		
カタログ価格	6,800円(税抜)／7,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/12 02:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

直流電圧	420m/4.2/42/420/600V	交流電圧	4.2/42/420/600V
抵抗	420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ	機能	導通チェック、オートパワーセーブ
電源	ソーラー電池+補助電池:CR2032×1個	サイズ	60(W)×23(D)×135(H)mm
重量	140g	付属品	キャップ(赤/黒×各1個)、テスト用電池
直流電圧精度	精度:±1.3%rdg.±4dgt. (419.9m～600V)	交流電圧精度	精度:±2.3%rdg.±8dgt. (50～500Hz) (419.9～600V、平均値整流)
抵抗制度	精度:±2.0%rdg.±4dgt. (419.9Ω～41.99MΩ)	導通ブザー	しきい値50Ω±40Ω
光量チェック	約50,000LXで”1000”表示	表示	デジタルLCD、最大4199dgt
サンプルレート	2.5回/秒	電池寿命	ソーラー充電:50,000LX 3時間充電 補助電池のみ: 150時間使用可能

代替品



品番 EA707D-33

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.