


品番 : EA707DN-12

品名 : AC6.6KV/DC1.0-7.0KV 電車線用高圧検電器

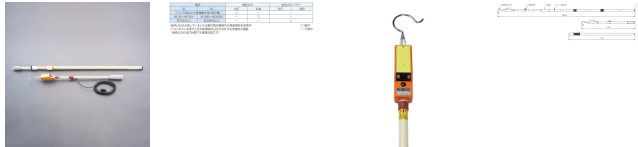

販売価格	251,000円(税抜) / 276,100円(税込)		
カタログ価格	251,000円(税抜) / 276,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0771ページ		



#### 仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HS-1.5NR
検電範囲	AC:6600V DC:1000~7000V	定格動作開始電圧	AC:2000V±20% DC:750±100V(赤色LED) DC:350±80V(緑色LED点滅)
電源	9V電池×1個(付属)	全長	1100~4500mm
重量	3150g	付属品	収納袋、マグネット式接地線(7m)
接地方式	マグネット式	周波数(AC)	50/60Hz
動作表示	発光:8000lxの明るさの中で確認可能 発音:断続音	絶縁耐力	検知部と接地端子間:AC14000V 5分間
漏洩電流	耐圧試験時の漏洩電流1mA以下		

音と光で動作表示

直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器

停電後の残留電荷放電状態が見分けられる

脱着に便利なマグネット式接地線

待機表示機能(テスト/検電動作後に約30秒間緑点灯)

- ①検電直前の回路・バッテリー正常確認が可能
- ②検電後の無充電を表示

【動作例】

①テスト(赤発光・発音)→②待機(緑点灯)、検電→③充電(赤発光・発音)又は、④停電、残留電荷(緑点滅)、無充電(緑点灯)

伸縮・継足式絶縁棒を組合せて伸長時の全長4.5m

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.