


品番：EA707DW-13A

品名：34.5KV アースクリップ(キュービクル万能用)

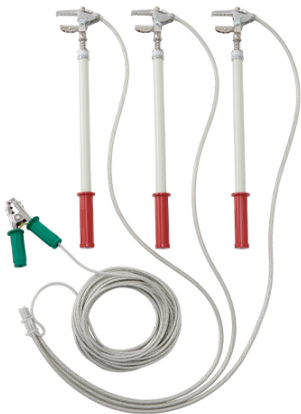

販売価格	201,000円(税抜)／ 221,100円(税込)		
カタログ価格	201,000円(税抜)／ 221,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/19 23:51現在）		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



「アッ、軽い!」と驚愕する製品の登場

仕様

アース線	相間:22mmφ×1.5m×3本 接地間:8mmφ×15m×1本	クリップ範囲	φ35mmまで
絶縁棒の長さ	エポキシパイプ(φ26×338mm)ゴムニギリ付	重量	5.6kg
使用範囲(mm)	ブスバー厚30以内 幅50以内	収納袋サイズ	400×100×600mm
付属品	打込接地棒・収納袋		
34500V以下用			
広角度調整タイプ			
頭部角度調整が可能に!下側30度～上側90度(30度刻み 5段階)			
キュービクル万能用			
頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

