


品番：EA707G-19A

品名：アナログマルチテスター

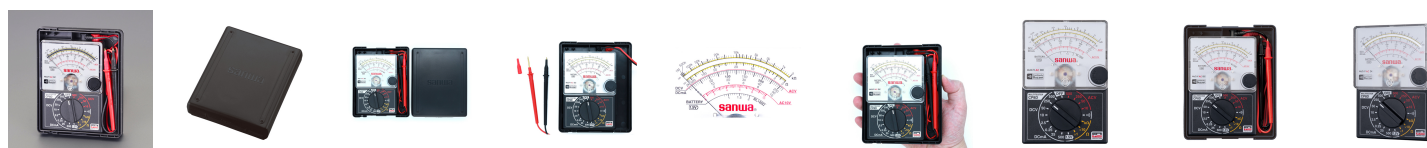

販売価格	7,980円(税抜) / 8,778円(税込)		
カタログ価格	7,980円(税抜) / 8,778円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/24 03:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0774ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	CP8D
仕様	本体	直流電圧	0.25/2.5/10/50/250/500V (4k Ω /V)
交流電圧	10/50/250/500V (4k Ω /V)	直流電流	0.25m/25m/500mA
負荷電流	0~74mA/7.4mA/150 μ A	抵抗	2k/20k/1M Ω
許容差	●直流電圧: \pm 3%以内 ●交流電圧: \pm 4%以内 ●直流電流: \pm 3%以内 ●抵抗: 目盛長の \pm 3%以内	バッテリーチェック	0.9~1.5V
導通	約100 Ω 以下でブザー音 開放電圧 約1.5V	周波数特性	AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、 AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値 3%以内
低周波出力	-20~36dB	電源	R6、LR6 (単3形) \times 1
内蔵ヒューズ	Φ 5.2 \times 20mm (250V/0.5A)	サイズ	82(W) \times 26(D) \times 119(H)mm
重量	約170g	付属品	●テストリード (EA707NA-19) ●取扱説明書 ●携帯ケース
薄型ハード			
ケース含めて、手のひらサイズ			

収納・携帯性優れた頑丈なハードケースが標準付属
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.