


品番：EA708KC-1B

品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 17:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		

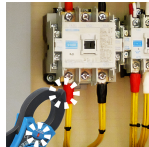

真の効用とは  
 高の検出精度と真正電流以外の交流電圧・電流の検出も測定できる機能です。



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	C-13
直流・交流電流	40/400A	直流電圧	400m/4/40/400/600V
交流電圧	4/40/400/600V	クランプ内径	30mm
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	機能	導通チェック、ダイオードチェック、データホールド、ゼロ調整、オートパワーオフ、非接触検電機能、交流電流測定、直流電流測定、交流電圧測定、直流電圧測定、抵抗測定
電源	単4電池×2本(別売)	サイズ	65(W)×38(D)×200(H)mm
重量	205g	表示	4000カウント
極性表示	自動"- "符号のみ表示	オーバーレンジ表示	"OL"マーク点灯
サンプリング	2回/秒	レンジ切替	手動
使用温湿度	+5~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+60℃、80%RH以下
オートパワーオフ	約30分(解除可能)	電池寿命	約60時間
適合規格	IEC61010-1準拠 600V CAT.III		

収納ケース、テストリード、熱電対センサー、変換ソケット付

真の実効値測定可能

非接触検電、K熱電対での温度測定が可能な多機能AC/DCクランプマルチメーターです。

非接触検電機能付きで、交流電量が確認できると、LEDランプが光ります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.