


品番：EA708KE-1A

品名：クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

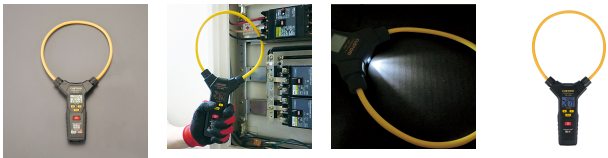

販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 05:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



#### 仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CFL-02R
交流電流	<ul style="list-style-type: none"><li>●レンジ 0.2~10A/10~60A/60~600A /600~3000A</li><li>●分解能 0.2~10A/10~60A:0.01A 60~600A:0.1A 600~3000A:1A</li><li>●確度 0.2~10A:±(2.0%rdg+10dgt) 10~60A/60~600A:±(1.5%rdg+5dgt) 600~3000A:±(2.0%rdg+5dgt) 0.2~60A/60~600A:±(2.5%rdg+5dgt) 600~3000A/0.2~60A /60~600A/600~1000A:±(3.0%rdg+5dgt)</li></ul>	周波数	<ul style="list-style-type: none"><li>●レンジ 40~1000Hz</li><li>●分解能 0.1Hz</li><li>●確度 ±(0.5%rdg+2dgt) 3A以上時</li></ul>
クランプ内径	最大φ120mm	測定カテゴリ	CATIV (600V)
検波方式	真の実効値 (TRUE RMS)	表示	液晶、6000カウント
レンジ切替	オート	最大測定導体径	最大φ120mm
サンプリング	3回/秒	使用温湿度	0~+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)

保存温湿度	-10～+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)	サイズ	178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)
重量	約188g(電池含む)	電源	単4形乾電池×3本(付属)
電池寿命	最長約70時間(アルカリ電池使用のとき)	付属品	●収納ケース ●取扱説明書(保証書付)
校正	可	安全規格	EN61010-1、EN61010-2-032、 EN61326-1 CAT III 1000V、 CATIV 600V
機能	●データホールド ●オートパワーオフ(5分) ●バックライト ●LEDライト付		

形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。

電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。

しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.