


品番：EA708LB-3

品名：リーククランプテスター(デジタル)

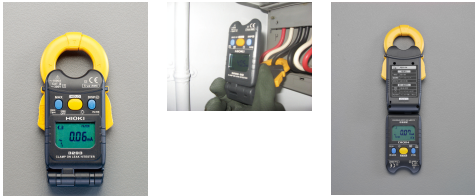

販売価格	34,000円(税抜)／ 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/04 23:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3293-50
交流電流	30.00m/300.0m/6.000/60.00 /600.0/1000A 45～400 Hz, 実効値整流, 基本確度: ±1.5% rdg. ±5dgt. (50/60 Hz, フィルタON) 確度範囲: 1.00 mA～	クランプ内径	24mm
電源	CR2032×1個	サイズ	50(W)×26(D)×130(H)mm
重量	120g	クレストファクタ	2.8以下 (1000 Aレンジは1.68以下)
フィルタ機能	ON時カットオフ周波数 180 Hz (-3 dB)	その他機能	表示部の開閉機構 (連動して表示反転), バックライト, MAX値表示, データホールド, オートパワーオフ
表示	LCD, max. 6000 dgt., 91セグメント, 表示更新レート: 1.1秒以下	連続使用時間	18時間
測定可能導体径	φ 24 mm以下	付属品	携帯用ケース×1, ストラップ×1, 取扱説明書 ×1, コイン型リチウム電池 (CR2032, 本体内蔵モニター用) ×1
表示部の開閉機構(連動して表示反転)			
1mA～1000A確度保証、6レンジ、バーグラフ表示搭載			
漏れ電流も大電流も測定可能、抵出力時のスペックアップ			

真の実効値測定可能
フィルタ機能により商用周波数成分のみの漏れ電流を表示
リーク電流から負荷電流まで一台二役
新発想!表示部が開閉するフリップクランプ
測定値を見やすい角度で表示、さらに表示値が回転

代替品

	品番 EA708LB-3A コメント 変更点:コンパレータ機能追加 等
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.