


品番 : EA708SC-1

品名 : ミニクランプメーター

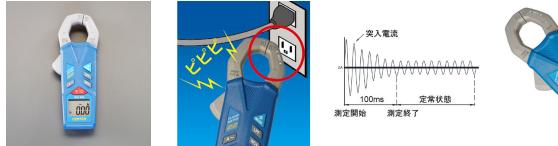

販売価格	9,500円(税抜) / 10,450円(税込)		
カタログ価格	9,500円(税抜) / 10,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0793ページ		



## 仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	CN1701B
測定機能	交流電流、突入電流、非接触電圧検知	交流電流	40A/400A
精度	±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz)	最小分解能	0.01A
電源	単4電池×2(付属)	クランプ最大開口	φ23mm
サイズ	59(W)×27.5(D)×149(H)mm	重量	約140g
ローパスフィルター	160Hz以上の周波数をカット	突入電流測定	5A以上を検出後、100ms以内のピーク電流を捕捉
非接触電圧検知	電圧検知でレベル表示およびブザー音	使用回路電圧	AC500V以下
安全規格	EN61010 CATIII 600V	その他機能	<ul style="list-style-type: none"><li>突入電流測定</li><li>非接触電圧検知機能</li><li>ローパスフィルター機能</li><li>データホールド</li><li>オートパワーオフ(約15分)</li></ul>
付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>ソフトケース</li><li>取扱説明書</li></ul>		

真の実効値測定可能

コンパクトで多機能なポケットクランプメーター。実効値測定可能。

暗所でも読み取りやすいバックライト付き液晶画面

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.