

 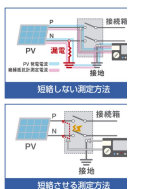
 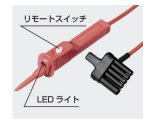


品番：EA709BK-2

品名：絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)



販売価格	48,400円(税抜) / 53,240円(税込)		
カタログ価格	48,400円(税抜) / 53,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 23:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	IR4053-11
仕様	本体+リード棒仕様(LEDライト付)	交流電圧測定	420/600V (精度: $\pm 2.3\% \text{rdg} \pm 8 \text{dgt}$ )
直流電圧測定	4.2/42/420/1000V (精度: $\pm 1.3\% \text{rdg} \pm 4 \text{dgt}$ )	定格	CATIII 600V
電源	単3電池×4本(付属)	連続使用時間	20時間
サイズ	159(W)×53(D)×177(H)mm	重量	600g(電池含む, テストリード含まず)
過負荷保護	AC 660V(10s), DC1200V(10s)	直流電圧	4.2V(0.001 V分解能)~1000 V (1 V分解能), 4レンジ, 確度: $\pm 1.3\% \text{rdg} \pm 4 \text{dgt}$ , (1000 V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧	確度: $\pm 2.3\% \text{rdg} \pm 8 \text{dgt}$ , (600 V超の範囲は確度保証なし)	表示	半透過型FSTN液晶, バックライト
応答時間	絶縁抵抗レンジ1秒, PVΩファンクション4秒	機能	活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ
防水性能	IP40	適合規格	JIS C1302: 2018
付属品	・スイッチ付リードセット×1 ・首掛けストラップ×1 ・取扱説明書×1		

PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
コンパレータ機能搭載
発電中PVの影響を受けずに絶縁抵抗を測定
PVΩレンジを持つ絶縁抵抗計は短絡しなくても正確、安全に測定できます
素早い測定値表示で作業がはかどる
比較判定機能を使えば測定結果を良否判定
操作性抜群の測定スイッチ
リードで測定の開始と停止をリモート操作
現場で安心の頑丈設計
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.