



品番：EA711MH-1


品名：三相 AC80-600V 検相器

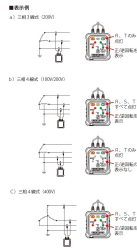

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,500円(税抜) / 32,450円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,500円(税抜) / 32,450円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/06 00:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0773ページ | | |

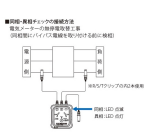

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 検相器 | 検相器 | 検相器 | 検相器 |
| 検相器 | 検相器 | 検相器 | 検相器 |
| 検相器 | 検相器 | 検相器 | 検相器 |
| 検相器 | 検相器 | 検相器 | 検相器 |

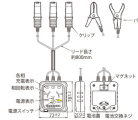

仕様

| | | | |
|------|--|--------|-----------------------|
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HPL-200 |
| 使用電圧 | 三相:AC80~600V(正弦波、連続) | 使用周波数 | 50/60Hz |
| 検相表示 | (正相):緑色LED2個 (逆相):赤色LED2個+ブザー鳴動:断続音 (同相):黄色LED3個(点滅) (異相):黄色LED3個(点灯) | 音量 | 50dB以上(50cm離れて) |
| 対象電線 | IV・DV・OW:2~100mm ² (仕上がり径:φ2.8~22mm) | 電源 | 単4電池×2個(付属) |
| サイズ | 本体:72(W)×25.5(D)×78(H)mm、 ケーブル長:0.8m | 重量 | 190g |
| 適用回路 | 三相3線式及び三相4線式 | 連続使用時間 | 約15時間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上500Vメガーにて(クリップケース間) | 絶縁耐力 | AC2000V 1分間(クリップケース間) |
| 漏洩電流 | 絶縁耐力試験時:100μA以下 | 電源表示 | 赤色LED1個(オートパワーオフ約5分) |

収納ケース付

絶縁電線の上から測定できる非接触タイプ

これ1台で同相・異相もチェックできる相回転計

充電表示機能:充電状態(対地間電圧80V以上)やクリップ接続不良を判別

本体裏面に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能

携帯に便利な軽量コンパクトサイズ

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA711-10A

コメント 仕様,価格確認して下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.