



品番：EA711MH-1


品名：三相 AC80-600V 検相器

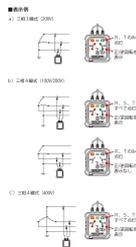

販売価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
カタログ価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/12 08:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0785ページ		

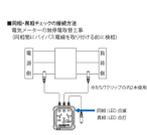

検相表示	正相: 緑色LED2個 逆相: 赤色LED2個+ブザー鳴動: 連続音 同相: 黄色LED3個(点滅) 異相: 黄色LED3個(点灯)
------	---

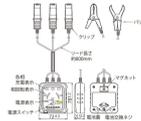

仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HPL-200
使用電圧	三相: AC80~600V(正弦波、連続)	使用周波数	50/60Hz
検相表示	(正相): 緑色LED2個 (逆相): 赤色LED2個+ブザー鳴動: 連続音 (同相): 黄色LED3個(点滅) (異相): 黄色LED3個(点灯)	音量	50dB以上(50cm離れて)
対象電線	IV・DV・OV: 2~100mm ² (仕上がり径: φ 2.8~22mm)	電源	単4電池×2個(付属)
サイズ	本体: 72(W)×25.5(D)×78(H)mm、 ケーブル長: 0.8m	重量	190g
適用回路	三相3線式及び三相4線式	連続使用時間	約15時間
絶縁抵抗	100MΩ以上500Vメガにて(クリップケース間)	絶縁耐力	AC2000V 1分間(クリップケース間)
漏洩電流	絶縁耐力試験時: 100μA以下	電源表示	赤色LED1個(オートパワーオフ約5分)

収納ケース付

絶縁電線の上から測定できる非接触タイプ

これ1台で同相・異相もチェックできる相回転計

充電表示機能:充電状態(対地間電圧80V以上)やクリップ接続不良を判別

本体裏面に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能

携帯に便利な軽量コンパクトサイズ

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA711-10A

コメント 仕様,価格確認して下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.