


品番：EA715AG-11

品名：100kg(0.2kg) カート型・はかり

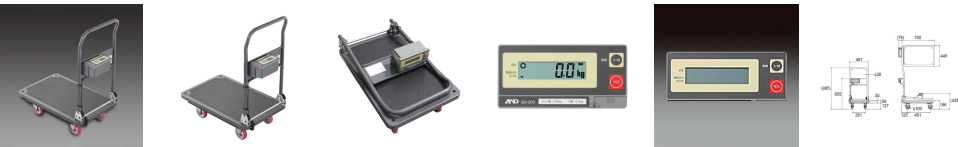

販売価格	98,000円(税抜)／107,800円(税込)		
カタログ価格	98,000円(税抜)／107,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/05 22:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0773ページ		



カートピッキングや産廃の計量管理に

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SD-100
秤量	100kg	最小目盛	0.2kg
計量部サイズ	445(W)×700(D)mm	外形サイズ	445(W)×780(D)×850(H)mm
重量	18kg	電源	単2電池×6本(別売)
表示	7セグメント液晶表示(文字高22mm)	非直線性	±0.4kg
再現性	0.4kg	スパンドリフト	±0.020%/℃(−10℃～40℃)
使用温湿度範囲	−10℃～40℃、85%RH以下(結露しないこと)	表示書換回数	約10回/秒
電池寿命	約400時間(アルカリ電池使用時)	校正分銅値	100kg±0.04kg

計量と台車が一体化。ワンタッチで、容器の重量をゼロにします。

移動に便利な台車型

使用後は折りたたんで収納可能

オートパワーオフ機能

風袋引き機能

安定表示機能
電池消耗表示
わずかな力で大型の計量器が移動
電源キーを押すだけで準備完了で、簡単です。
くっきり見やすい大きな文字を表示します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.