


品番：EA715AG-6A

品名：60kg(0.005-0.02kg) 台はかり(内蔵7° リンタ付)

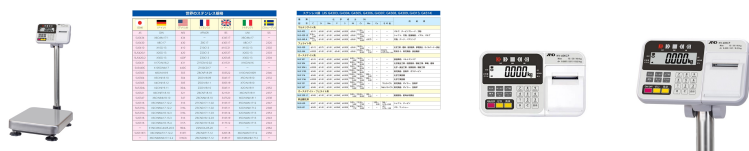

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 109,400円(税抜) / 120,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 109,400円(税抜) / 120,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/17 19:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0761ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|---|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HV-60KCP |
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | 秤量/最小目盛 | 15kg/0.005kg(5g) 30kg/0.01kg(10g) 60kg/0.02kg(20g) |
| 最大計測個数 | 120,000個 | 防塵・防水 | IP65(計量台) |
| 載皿サイズ | 330(W)×424(D)mm | 機能 | 3色5段階コンパレータライト、テンキー付、加算・累計、個数計、風袋引き、オートテア、バックライト |
| 外形サイズ | 330(W)×640(D)×750(H)mm | 電源 | AC100V又は単1電池×4本(別売) |
| オートテア機能 | 自動的に風袋引きをしながら、次々と一定範囲の重さを計り取ることができます。 | 表示項目 | kg・個数(pcs) |
| 重量 | 11kg | 材質 | 計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) |
| 応答速度 | 約1秒 | 付属品 | 表示部ビニール保護カバー、六角レンチ、ACアダプタ、取扱説明書 |

| | | | |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| サンプル数 | 5個(10, 20, 50, 100個 切替可能) | 表示 | バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm) |
| 表示書換回数 | 10回/秒 | 再現性(標準偏差) | 0.005・0.01・0.02kg |
| 直線性 | ±0.01・±0.01・±0.02kg | スバンドリフト | ±20ppm/°C typ. (5°C~35°C) |
| 電池寿命 | 約1200時間(アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時 | 使用温湿度範囲 | -10°C~40°C 85%RH以下(結露しないこと) |
| ケーブル長 | 2.5m | | |

内蔵プリンタ付き(感熱紙使用)

物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応

表示部は上向きに4段階調整可能

見やすい3色5段コンパレータライト

テンキーによる簡単な設定可能
(上限値・下限値をコマンドで入力も可能)

バックライト液晶表示

3倍働くとリプルレンジ

計量台から表示部までのケーブル長:2.5m

ポール取り外し可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.