


品番 : EA715C-22

品名 : 30kg(1.0g) 電子天秤



販売価格	47,200円(税抜) / 51,920円(税込)		
カタログ価格	47,200円(税抜) / 51,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0759ページ		

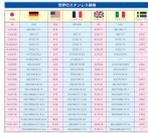

#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EK-30KL
秤量	3kg/30kg	最小目盛	0.1g/1g
最大計測個数	300,000個	機能	g、kg、個数計測、パーセント表示
電源	AC100V(ACアダプタ)	載皿サイズ	300(W)×210(D)mm
サイズ	315(W)×339.5(D)×118~130(H)mm	重量	4.9kg
材質	計量皿:SUS430	100%最小質量	10g
バッテリー動作時間	約100時間(25℃、バックライトオフ時)	サンプル数	5, 10, 25, 50 または 100個
最小単位質量	0.1g	%最小表示	0.1%
再現性(標準偏差)	0.3g/1g	直線性	±0.6g/±1g
感度ドリフト	±20ppm/℃(+10℃~+30℃)	表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高22mm)
表示書換時間	約10回/秒	使用温湿度範囲	+10℃~+40℃、85%RH以下(結露しないこと)
校正分銅(出荷時設定)	30kg		
RS232Cインターフェイス内蔵			

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。

重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。

バックライト付大型液晶(文字高22mm)

スマートレンジにより、RE-ZEROキーを押すと、そこから3kgまで、精密レンジ(最小表示0.1g)まで計量可能。

コンパレータ表示

オートパワーオフ機能(バッテリー使用時)

ワイヤー取付部(盗難防止穴)付

表示部は分離できません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.