


品番 : EA715CF-12

品名 : 12kg( 10g ) デジタルはかり



販売価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
カタログ価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/24 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		

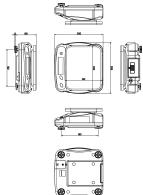

#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SJ-12K
秤量	12kg	最小目盛	0.01kg(0~10kg) 0.02kg(10~12kg)
電源	単1電池×4本(別売)	載皿サイズ	230(W)×190(D)mm
重量	約2.2kg	精度等級	4級(使用場所の制限は受けません)
表示単位	kg	測定方式	電気抵抗線式(ロードセル式)
最小測定量	0.10kg	最大減算風袋量	9.99kg
使用温湿度範囲	−10°C ~40°C、85 %RH以下(結露しないこと)	表示	7セグメントLCD(文字高25mm)
表示書換回数	約10回/秒	電池寿命	約2000時間(20°C、アルカリ電池使用時)
サイズ	265(W)×250(D)×106(H)mm		

検定品(取引・証明用に使用できます。)

取手部のある持ち運びやすい構造

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易

大型液晶 文字高25mm

オートパワーオフ機能

風袋引き機能

使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ・乾電池 別売)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.